

## SK TIE4-HANQ8-K-LA-MX


Anschlussenerweiterung Leistungsausgang

Materialnummer: 275 135 040



### Lieferumfang

1 x	Anbaugehäuse HAN-Compact mit Kunststoffkappe
1 x	Kontakteinsatz HAN Q8/0
3 x	Verbindungsleitung
1 x	Erdungsleitung
1 x	Adapterplatte
<i>Erforderliches Zubehör:</i>	
1 x	SK TIE4-Adapterkit-HAN

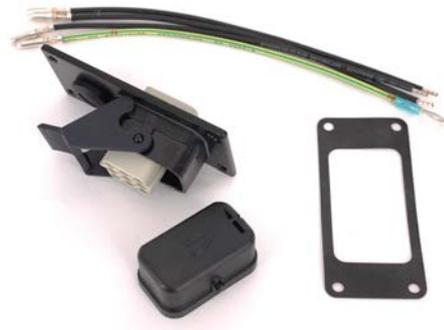

### Einsatzbereich

Anschlussenerweiterung für eine steckbare Netzspannungsversorgung (Leistungsausgang) durch Weiterleiten (Durchschleifen) von einem Umrichter bis zum nächsten (oder Motor). Der Harting Steckverbinder verfügt über 8 Kontakte (+PE) und besitzt ein 1-Querbügel-Verriegelungssystem. Zusätzlich ist eine M16 Kabeldurchführung verfügbar.

Für die ankommende steckbare Spannungsversorgung (Leistungseingang) vom Netz (oder vorgelagerten Umrichter) muss ein separater Steckverbinder (z.B. SK TIE4-HANQ8-K-LE-MX) ausgewählt werden.

Für den Anbau an einen Umrichter (oder Motor) wird eine zusätzliche Distanzplatte (SK TIE4-Adapterkit-HAN, Mat.Nr.: 275 274 100) benötigt.



<b>Technische Information / Datenblatt</b>	<b>SK TIE4-HANQ8-K-LA-MX</b>			
Anschlussenerweiterung	TI 275135040	V 1.2	3614	DE

### Technische Daten

Steckertyp	Harting HAN Q8/0
Kontaktanzahl	8 +PE
Leiterquerschnitt Leistungsseite	0,14 ... 4 mm <sup>2</sup>
Kontakteinsatz	Buchseneinsatz (F)
Schutzart	IP65
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	500 V

### Anschlüsse

HAN Q8/0 PIN	Potential	SK 135E ... 175E Klemme	SK 180E ... 190E Klemme	SK 2xxE Klemme
1	L1	L1	L1	L1
2	L2	L2	L2	L2
3	L3	L3	L3	L3
PE	PE	PE	PE	PE

### Optionales Zubehör (nicht im Artikel enthalten)

Leistungsstecker HAN Q8/0 (Stift) – (Gegenstück zur angebauten Buchse)

Anzahl	Bezeichnung	Hersteller	Informationen
1 x	Tüllengehäuse, HAN-Compact	Harting	z. B. Harting Bestellnummer: 19 12 008 0429 (gerader Kabelausgang)
1 x	Kontakteinsatz HAN Q8/0 (Stifteinsatz)	Harting	Harting Bestellnummer: 09 12 008 3001
4 x	Crimpkontakt Buchse 1,5 mm <sup>2</sup>	Harting	Harting Bestellnummer: 09 33 000 6104
1 x	HAN-Compact Halbverschraubung	Harting	z. B. Harting Bestellnummer: 19 12 000 5158 (M25 – 14...17 mm)

### Weiterführende Dokumentationen und Software ([www.nord.com](http://www.nord.com))

Dokument	Bezeichnung
<a href="#">BU_0135</a>	Handbuch für Motorstarter SK 135E, SK 175E
<a href="#">BU_0180</a>	Handbuch für Frequenzumrichter SK 180E, SK 190E
<a href="#">BU_0200</a>	Handbuch für Frequenzumrichter SK 2xxE
<a href="#">TI_275274100</a>	Technische Information SK TIE4-Adapterkit-HAN